


Synchronriemen für sehr hohe Drehmomente (EV5GT/ EV8YU)

- **Merkmale:** Steuerriemen mit kreisförmigem Zahnprofil, geeignet zur Positionierung.
- EV5GT ist kompatibel mit Steuerscheibe für hohes Drehmoment 5GT auf **S. 1385**, während EV8YU kompatibel ist mit Steuerscheibe für hohes Drehmoment 8YU auf **S. 1387**.

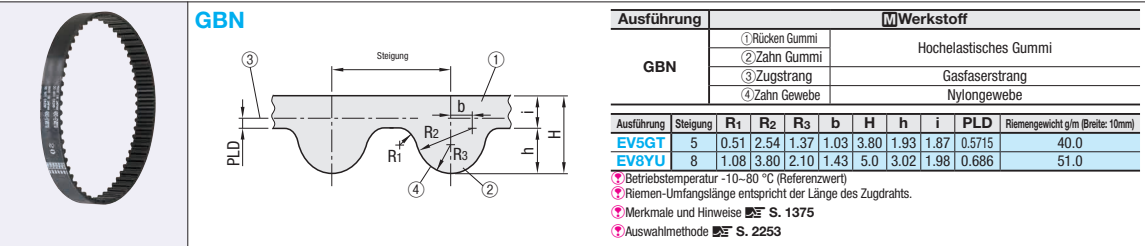

■ **Typ: EV5GT** (Steigung: 5 mm)

Ausführung	Teilenummer		Anz. Zähne	Riemen- fango-länge (mm)	Stückpreis		
	Riemen- nenn- breite	Riemen-nennbreite					
		90			120	150	
GBN (Hoche- lastisches Gummi)	185 EV5GT	90 (9mm)	37	185			
	225 EV5GT		45	225			
	230 EV5GT		46	230			
	240 EV5GT		48	240			
	245 EV5GT		49	245			
	250 EV5GT		50	250			
	255 EV5GT		51	255			
	260 EV5GT		52	260			
	270 EV5GT		54	270			
	275 EV5GT		55	275			
	295 EV5GT		59	295			
	300 EV5GT		60	300			
	315 EV5GT		63	315			
	320 EV5GT		64	320			
	340 EV5GT		68	340			
	350 EV5GT		70	350			
	360 EV5GT		72	360			
	365 EV5GT		73	365			
	370 EV5GT		74	370			
	375 EV5GT		75	375			
	385 EV5GT		77	385			
	390 EV5GT		78	390			
	400 EV5GT		80	400			
	405 EV5GT		81	405			
	410 EV5GT		82	410			
	415 EV5GT		83	415			
	420 EV5GT		84	420			
	430 EV5GT		86	430			
	435 EV5GT		87	435			
	440 EV5GT		88	440			
	450 EV5GT		90	450			
	460 EV5GT		92	460			
	465 EV5GT		93	465			
	470 EV5GT		94	470			
	475 EV5GT		95	475			
	485 EV5GT		97	485			
	490 EV5GT		98	490			
	500 EV5GT		100	500			
	505 EV5GT		101	505			
	510 EV5GT		102	510			
	520 EV5GT		104	520			
	525 EV5GT		105	525			
530 EV5GT	106	530					
540 EV5GT	108	540					
545 EV5GT	109	545					
550 EV5GT	110	550					
560 EV5GT	112	560					
565 EV5GT	113	565					
570 EV5GT	114	570					
575 EV5GT	115	575					
580 EV5GT	116	580					
595 EV5GT	119	595					
600 EV5GT	120	600					
610 EV5GT	122	610					
615 EV5GT	123	615					
625 EV5GT	125	625					
635 EV5GT	127	635					
645 EV5GT	129	645					
655 EV5GT	131	655					
670 EV5GT	134	670					
675 EV5GT	135	675					
695 EV5GT	139	695					

Teilenummer		Riemen-nennbreite	Anz. Zähne	Riemenum-fangs-länge [mm]	Stückpreis		
Ausfüh-rung	Riemen-nummer				Riemennennbreite		
					90	120	150
GBN (Hoche-lastisches Gummi)	700 EV5GT	90 (9mm)	140	700			
	710 EV5GT		142	710			
	720 EV5GT		144	720			
	730 EV5GT		146	730			
	740 EV5GT		148	740			
	750 EV5GT		150	750			
	770 EV5GT		154	770			
	775 EV5GT		155	775			
	800 EV5GT		160	800			
	810 EV5GT		162	810			
	815 EV5GT		163	815			
	825 EV5GT		165	825			
	830 EV5GT		166	830			
	840 EV5GT		168	840			
	845 EV5GT		169	845			
	850 EV5GT		170	850			
	860 EV5GT		172	860			
	870 EV5GT		174	870			
	880 EV5GT		176	880			
	895 EV5GT		179	895			
	900 EV5GT		180	900			
	920 EV5GT		184	920			
	935 EV5GT		187	935			
	960 EV5GT		192	960			
	970 EV5GT		194	970			
	1000 EV5GT		200	1000			
	1015 EV5GT		203	1015			
	1025 EV5GT		205	1025			
	1050 EV5GT		210	1050			
	1080 EV5GT		216	1080			
	1090 EV5GT		218	1090			
	1145 EV5GT		229	1145			
	1155 EV5GT		231	1155			
	1165 EV5GT		233	1165			
	1170 EV5GT		234	1170			
	1180 EV5GT		236	1180			
	1190 EV5GT		238	1190			
	1210 EV5GT		242	1210			
	1225 EV5GT		245	1225			
	1250 EV5GT		250	1250			
	1270 EV5GT		254	1270			
	1290 EV5GT		258	1290			
	1315 EV5GT		263	1315			
	1330 EV5GT		266	1330			
	1390 EV5GT		278	1390			
	1400 EV5GT		280	1400			
	1440 EV5GT		288	1440			
	1475 EV5GT		295	1475			
1500 EV5GT	300	1500					
1530 EV5GT	306	1530					
1535 EV5GT	307	1535					
1550 EV5GT	310	1550					
1585 EV5GT	317	1585					
1615 EV5GT	323	1615					
1630 EV5GT	326	1630					
1675 EV5GT	335	1675					
1690 EV5GT	338	1690					
1715 EV5GT	343	1715					
1800 EV5GT	360	1800					
1875 EV5GT	375	1875					
1960 EV5GT	392	1960					

■ **Ausführung EV8YU** (Steigung: 8 mm)

Ausführung	Teilenummer	Riemen-nennbreite	Anz. Zähne	Riemenum-fangs-länge (mm)	Stückpreis		
	Riemen-nummer				Riemen-nennbreite		
GBN (Hoche-lastisches Gummi)	408 EV8YU	150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm)	51	408	150	200	250
	416 EV8YU		52	416			
	432 EV8YU		54	432			
	440 EV8YU		55	440			
	464 EV8YU		58	464			
	472 EV8YU		59	472			
	480 EV8YU		60	480			
	488 EV8YU		61	488			
	504 EV8YU		63	504			
	512 EV8YU		64	512			
	520 EV8YU		65	520			
	536 EV8YU		67	536			
	544 EV8YU		68	544			
	552 EV8YU		69	552			
	560 EV8YU		70	560			
	576 EV8YU		72	576			
	600 EV8YU		75	600			
	608 EV8YU		76	608			
	616 EV8YU		77	616			
	624 EV8YU		78	624			
	632 EV8YU		79	632			
	640 EV8YU		80	640			
	656 EV8YU		82	656			
	664 EV8YU		83	664			
	680 EV8YU		85	680			
	704 EV8YU		88	704			
	720 EV8YU		90	720			
	728 EV8YU		91	728			
	744 EV8YU		93	744			
	752 EV8YU		94	752			
	760 EV8YU		95	760			
	768 EV8YU		96	768			
	776 EV8YU		97	776			
	784 EV8YU		98	784			
	792 EV8YU		99	792			
	800 EV8YU		100	800			
	808 EV8YU		101	808			
	816 EV8YU		102	816			
	824 EV8YU		103	824			
	832 EV8YU		104	832			
	840 EV8YU		105	840			
	848 EV8YU		106	848			
	856 EV8YU		107	856			
	864 EV8YU		108	864			
	872 EV8YU		109	872			
	880 EV8YU		110	880			
	888 EV8YU		111	888			
	896 EV8YU		112	896			
	904 EV8YU		113	904			
	912 EV8YU		114	912			
	920 EV8YU		115	920			
	928 EV8YU		116	928			
936 EV8YU	117	936					
944 EV8YU	118	944					
952 EV8YU	119	952					
960 EV8YU	120	960					
968 EV8YU	121	968					
976 EV8YU	122	976					
984 EV8YU	123	984					
992 EV8YU	124	992					
1000 EV8YU	125	1000					
1008 EV8YU	126	1008					
1016 EV8YU	127	1016					
1032 EV8YU	129	1032					
1040 EV8YU	130	1040					
1064 EV8YU	133	1064					
1072 EV8YU	134	1072					
1080 EV8YU	135	1080					
1088 EV8YU	136	1088					
1096 EV8YU	137	1096					
1112 EV8YU	139	1112					
1120 EV8YU	140	1120					
1128 EV8YU	141	1128					
1136 EV8YU	142	1136					
1144 EV8YU	143	1144					
1152 EV8YU	144	1152					
1160 EV8YU	145	1160					
1168 EV8YU	146	1168					
1176 EV8YU	147	1176					
1184 EV8YU	148	1184					
1192 EV8YU	149	1192					
1200 EV8YU	150	1200					
1208 EV8YU	151	1208					
1216 EV8YU	152	1216					