

Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben


Edelstahl (in Packung erhältlich)

Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben

Einzelverkauf



Ausführung	Werkstoff
BOX-SFBJ	EN 1.4301 äquiv.

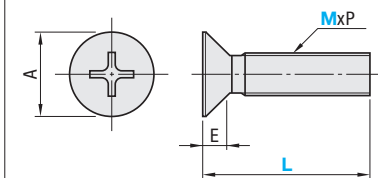

MxP (Regelgewinde)	A	E	Kreuzschlitz Nr.
2 x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3 x0.5	6	1.75	2
4 x0.7	8	2.3	2
5 x0.8	10	2.8	2
6 x1.0	12	3.4	3

Kann separat bestellt werden. S. 230

Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example	Teilenummer
	BOX-SFBJ5-10

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M-L	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SFBJ (Edel-stahl)	2- 3			2.000 Stk./ Pkg.
	4			
	5			
	6			
	8			
	2.5- 3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	2.6- 3			1000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	3- 5			
	6			
	8			
	10			
	4- 5			500 Stk./ Packung
	6			
	8			
	10			
	5- 8			
	10			300 Stk./ Packung
	12			
	15			
	6-10			
	12			
	15			

Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
BFBJ	JIS-SWCH äquiv.	Galvanisch verzinkt
SFBJ	EN 1.4301 äquiv.	-

A

MxP

MxP (Regelgewinde)	A	E	Kreuzschlitz Nr.
2x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3x0.5	6	1.75	2
4x0.7	8	2.3	2
5x0.8	10	2.8	2
6x1.0	12	3.4	3

Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
Ausführung	M - L	1 ~ 29 Stk.	30 ~ 99 Stk.	100 ~ 299 Stk.	300 ~ 500 Stk.	
BFBJ	2 - 3					SFBJ
	4					
	5					
	6					
	8					
	2.5 - 3					
	4					
	5					
	6					
	8					
	10					
	2.6 - 3					
	4					
	5					
	6					
	8					
	10					
	3 - 4					
	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	4 - 5					
	6					
	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	5 - 6					
	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	6 - 8					
	10					
	12					
	15					
	20					

Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
TSARA	JIS-SWCH äquiv.	Galvanisch verzinkt
TSARAS	EN 1.4301 äquiv.	-

A

MxP

MxP (Regelgewinde)	A	E	Kreuzschlitz Nr.
3x0.5	5	1.3	1
4x0.7	6	1.4	2
5x0.8	8	1.9	2
6x1.0	10	2.4	3

Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
Ausführung	M - L	1 ~ 19 Stk.	20 ~ 99 Stk.	100 ~ 199 Stk.	200 ~ 500 Stk.	
TSARA	3 - 5					TSARAS
	6					
	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	25					
	30					
	4 - 6					
	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	25					
	30					
	5 - 8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	25					
	30					
	6 - 10					
	12					
	15					
	20					
	25					
	30					
	6 - 12					
	15					
	20					
	25					
	30					

Ordering Example	Teilenummer
	TSARA5-10