


Zylinderstifte

Übermaß

Einseitige Gewindebohrung




Ausführung	M	Material	H	Härte
MSTP		EN 1.3505 äquiv.		58HRC~
MSTPC		EN 1.4125 äquiv.		58HRC~
MSTPCS		EN 1.4301 äquiv.		-

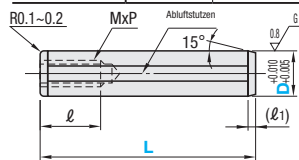

Tiefe des Entlüftungskanals

Die Tiefe des Entlüftungskanals ist immer gleich.

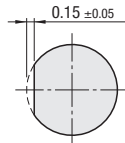

- Wenn D=5 oder 6 und L=10 kann die Gewindebohrung durchgehen.
- * $\ell=6$ nur bei D=6 und L=10
- ℓ_1 Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

ℓ_1	MxP	ℓ	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
			Ausführung	D			
1.5	3x0.5	6	MSTP	5	10 15 20 25 30		
	4x0.7			6	20 30		
					10 15 25 35 40 50		
2.0	5x0.8	*8		8	30		
					15 20 25 35 40 45 50 60		
					70 80		
				10	40		
					15 20 25 30 35 45 50 60 70		
					80		
2.5	6x1.0	10		12	20 30 40 50 60 70		
					80		
				13	50		
					40 60 70		
3.0	8x1.25	15			80		
				16	40 50 60 70		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

ℓ_1	MxP	ℓ	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
			Ausführung	D			
1.5	3x0.5	6	MSTPC	5	10 15 20		
	4x0.7			6	15 20 25 30		
	5x0.8	8		8	15 20 25 30 35 40		
				10	20 25 30 35 40 45 50 60		
2.0	6x1.0	10		12	30 40 50 60		
	8x1.25	15		13	30 40 50 60		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.


ℓ_1	MxP	ℓ	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
			Ausführung	D			
1.5	3x0.5	6	MSTPCS	5	10 15 20 25 30		
	4x0.7			6	10 15 20 25 30 35 40		
	5x0.8	8		8	15 20 25 30 35 40 45 50		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Einseitige Gewindebohrung (hohl)



Ausführung	M	Material	H	Härte
THS		EN 1.3505 äquiv.		45~50HRC
THSS		EN 1.4125 äquiv.		

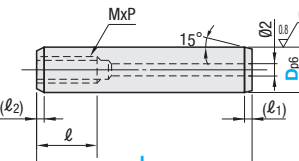

- ℓ_1, ℓ_2 Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

ℓ_1	ℓ_2	ℓ	MxP	Dp6	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
					Ausführung	D			
	0.3		4 x 0.7	+0.020 +0.012	THS	6	15 20 25 30 35		
		8	5 x 0.8	+0.024 +0.015		8	15 20 25 30 35		
	0.5		6 x 1.0	+0.029 +0.018		10	20 25 30 35 40		
2.5		10	6 x 1.0	+0.029 +0.018		12	20 25 30 35 40 45		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



ℓ_1	ℓ_2	ℓ	MxP	Dp6	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
					Ausführung	D			
	0.3		4 x 0.7	+0.020 +0.012	THSS	6	15 20 25 30 35		
		8	5 x 0.8	+0.024 +0.015		8	15 20 25 30 35		
	0.5		6 x 1.0	+0.029 +0.018		10	20 25 30 35 40		
2.5		10	6 x 1.0	+0.029 +0.018		12	20 25 30 35 40 45		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Einseitige Gewindebohrung




Ausführung	Toleranz D	M	Werkstoff	H	Härte
MST	p6		EN 1.3505 äquiv.		45~50HRC
MSTM	m6		EN 1.4125 äquiv.		
MSTMS					

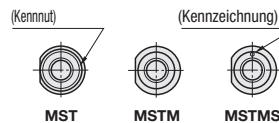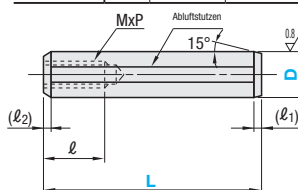


Tiefe des Entlüftungskanals

Die Tiefe des Entlüftungskanals ist immer gleich.

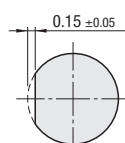

- Wenn D=5 oder 6 und L=10 kann die Gewindebohrung durchgehen.
- * $\ell=6$ nur bei D=6 und L=10
- ℓ_1, ℓ_2 Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

Kegelförmig, Gewindebohrung

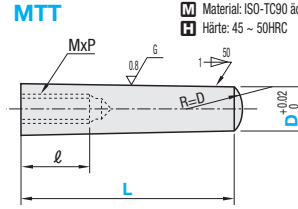

Ordering Example	Teilenummer	-	L
	MSTP5	-	10
	MSTMS6	-	20

ℓ_1	ℓ_2	MxP	ℓ	Dp6	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
					Ausführung	D			
1.5		3 x 0.5	6	+0.020 +0.012	MST (Ausführung p6)	5	10 15 20 25 30		
		4 x 0.7				6	20 30		
		5 x 0.8	*8			8	10 15 25 35 40 50		
2.0	0.5	6 x 1.0	10	+0.024 +0.015		10	15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80		
		8 x 1.25	15	+0.029 +0.018		12	20 30 40 50 60 70 80		
		10 x 1.5	18	+0.035 +0.022		13	40 60 70 80		
2.5		6 x 1.0	10			16	40 50 60 70 80		
		8 x 1.25	15			20	50 60 70 80		
3.0		10 x 1.5	18						

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

ℓ_1	ℓ_2	MxP	ℓ	Dm6	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
					Ausführung	D			
1.5		3 x 0.5	6	+0.012 +0.004	MSTM (Ausführung m6)	5	10 15 20 25 30		
		4 x 0.7				6	10 15 25 35 40 50		
		5 x 0.8	*8			8	15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80		
2.0	0.5	6 x 1.0	10	+0.015 +0.006		10	15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80		
		8 x 1.25	15	+0.018 +0.007		12	20 30 40 50 60 70 80		
		10 x 1.5	18	+0.021 +0.008		13	40 60 70 80		
2.5		6 x 1.0	10			16	40 50 60 70 80		
		8 x 1.25	15			20	50 60 70 80		
3.0	1.5	10 x 1.5	18						

MST, MSTM Bei Bestellungen von 1 ~ 9 Stück: Stückpreis + Mindermengenzuschlag (einzeiliger Artikel) Bei größeren Stückzahlen bitte vorher Rücksprache halten.

ℓ_1	ℓ_2	MxP	ℓ	Dm6	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
					Ausführung	D			
1.5		3 x 0.5	6	+0.012 +0.004	MSTMS (Ausführung m6)	5	10 15 20		
		4 x 0.7				6	10 15 25 30		
		5 x 0.8	*8			8	15 20 25 30 35 40		
		6 x 1.0				10	20 25 30 35		
2.0	0.5	6 x 1.0	10	+0.015 +0.006					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

MxP	ℓ	Teilenummer		L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		Ausführung	D			
5x0.8	9	MTT	8	30 40		
6x1.0	10		10	40 50		
			12	40 50		
8x1.25	14		13	50 60		
10x1.5	16		16	60 70		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen. Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen. S. 99