


Schlauchfittings

Schlauchnippel, Außengewinde

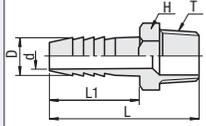

Ausführung	Werkstoff
HOSN	Messing
HOSNS	EN 1.4301 Äquiv.



RoHS 10


Teile-nummer	Passender Nenninnen-Ø Schlauch	T R (PT)	D	HOSN				HOSNS				HOSN		HOSNS	
				d	H	L	L1	d	H	L	L1	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
61	6	1/8	7	4	12	34	20	4	12	36	20	1-19 Stk.	20-50	1-19 Stk.	20-30
62	6	1/4	7	4	14	41	26	4	14	42	24				
63	6	3/8	7	4	17	46	29	4	17	44	25				
64	6	1/2	7	3.5	22	50	29	4	22	49	27				
628	6	1/4	8	4.5	14	41	26	5	14	42	24				
629	6	1/4	9	5	14	41	26	5	14	42	24				
91	9	1/8	10.5	6	12	34	20	6	12	36	20				
92	9	1/4	10.5	7	14	41	26	6	14	42	24				
93	9	3/8	10.5	7	17	46	29	6	17	44	25				
94	9	1/2	10.5	6	22	50	29	7	22	49	27				
12412	12	1/2	12	7.5	22	50	29	8	22	49	27				
122	12	1/4	12	9	14	41	26	8	17	42	24				
123	12	3/8	14	10	17	46	29	9	17	44	25				
124	12	1/2	14	10	22	50	29	11	22	49	27				
153	15	3/8	16	11.5	17	46	29	11	17	44	25				
154	15	1/2	16	11	22	50	29	12	22	49	27				
19619	19	3/4	19	13	27	60	36	14	27	59	33				
194	19	1/2	20.5	14	22	50	29	15	22	49	27				
196	19	3/4	20.5	15	27	60	36	15	27	59	33				
258	25	1	27	20.5	35	74	42	22	35	70	40				
3812	38	1 1/2	40	30	51	100	61	31	52	90	53				
5016	50	2	52	40	63	132	86	43	63	100	60				

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Schlauchnippel, Innengewinde



Ausführung	Werkstoff
HOSFNS	EN 1.4301 Äquiv.

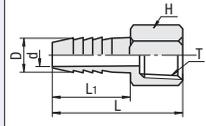

RoHS 10


Teile-nummer	Passender Nenninnen-Ø Schlauch	T Rc (PT)	D	d	H	L	L1	Stückpreis	Mengen-Rabatt
92	9	3/8	10.5	7.0	22	49	28		
93	9	1/2	10.5	7.0	24	54	29		
94	9	3/8	10.5	7.0	22	49	28		
123	12	1/2	14	10.0	24	54	29		
124	12	1/2	14	10.0	24	54	29		

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Schlauchwiderhaken, gerade



Ausführung	Werkstoff
HOSJJS	EN 1.4301 Äquiv.

 

RoHS 10


Teile-nummer	Passender Nenninnen-Ø Schlauch	D	d	L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
9	9	10.5	8.0	70		
12	12	14.0	10.0	75		
19	19	20.5	16.0	90		

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Nippel-Verbindungsstück für Schläuche



Ausführung	Werkstoff
HOSJN	Messing
HOSJNS	EN 1.4301 Äquiv.

 

RoHS 10

Teile-nummer	Passender Nenninnen-Ø Schlauch	T R (PT)	D	T1 G (PF)	d	H	H1	L	L1	HOSJN		HOSJNS	
										Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
61	6	1/8	7.0	1/8	4.0	12	12	43	19	1-9 Stk.	10-30	-	-
62	6	1/4	7.0	1/4	4.0	14	16	59	26			-	-
63	6	3/8	7.0	1/4	4.0	17	16	60	26			-	-
628	6	1/4	8	1/4	4.5	14	16	59	26			-	-
629	6	1/4	9	1/4	5	14	16	59	26			-	-
92	9	1/4	10.5	3/8	7.0	17	19	57	27			-	-
93	9	3/8	10.5	3/8	7.0	17	19	60	27 (25)			-	-
94	9	1/2	10.5	3/8	7.0	22	19	63	27			-	-
123	12	3/8	14	1/2	10.0	22	24	71	31			-	-
124	12	1/2	14.0	1/2	10.0 (10.5)	22	24	73 (69)	31 (27)			-	-
126	12	3/4	14.0	1/2	10.0	28	24	77	31			-	-
153	15	3/8	16	1/2	11.5	22	24	71	31			-	-
154	15	1/2	16	1/2	11.5	22	24	73	31			-	-
194	19	1/2	20.5	3/4	15.0	28	30	78	35			-	-
196	19	3/4	20.5	3/4	15.0	28 (29)	30	82 (80)	35 (33)			-	-

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Spezifikationen


Zulässiges Medium	Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich	-50~150°C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck	3.45Mpa

Montage (HOSJE/HOSJH/HOSJT)



Ordering Example

 Teile-nummer
HOSN61
HOSJJS12




- Schlauchdüse in Schlauchmutter einführen.
- R-Ebene (Sitz) der Schlauchdüse zur Innenseite des Gehäuses hin positionieren.
- Schlauchmutter von Hand festziehen.
- Mit einem Schraubenschlüssel oder Rollgabelschlüssel fest anziehen.

Offene Schlauchfittings



Ausführung	Werkstoff
HOSSH	Messing

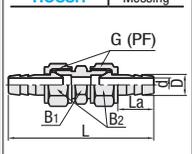

RoHS 10


Teile-nummer	Geigneter Schlauch-Nenn-Ø innen	D	d	B1	B2	G (PF)	La	L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
61	6	7	4	14	16	1/4	26	89		
628	6	8	4.5	14	16	1/4	26	89		
629	6	9	5	14	16	1/4	26	89		
92	9	10.5	7	17	19	3/8	27	91		
123	12	14	10	22	24	1/2	31	112		
153	15	16	11.5	22	24	1/2	31	112		
196	19	20.5	15	27	30	3/4	35	120		

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Schlauchwiderhaken, gerade



Ausführung	Werkstoff
HOSHS	Messing

 

RoHS 10

Teile-nummer	Geigneter Schlauch-Nenn-Ø innen	D	d	A	Stückpreis	Mengen-Rabatt
628	6	8	4.5	34		
629	6	9	5	34		
92	9	10.5	7	36		
123	12	14	10	42		
153	15	16	11.5	42		
196	19	20.5	15	46		


Fitting nur für HOSJN und HOSSH verfügbar.

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Presshülsenmutter für Schläuche



Ausführung	Werkstoff
HOSHN	Messing

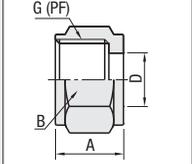

RoHS 10

Teile-nummer	Ausführung	Nr.	Geignete Grundkörper Nr.	G (PF)	D	B	A	Stückpreis	Mengen-Rabatt
2	HOSHN	62	63 628 629	1/4	9.5	16	13		
3	HOSHN	92	93 94	3/8	11	19	14		
4	HOSHN	123	124 126 153 154	1/2	16.5	24	16		
6	HOSHN	194	196	3/4	21.5	30	17.5		


Fitting nur für HOSJN und HOSSH verfügbar.

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Nippel-Kniestücke für Schläuche



Ausführung	Werkstoff
HOSJE	Messing

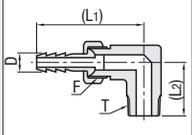

RoHS 10

Teile-nummer	Ausführung	Nr.	Passender Nenninnen-Ø Schlauch	T R (PT)	F G (PF)	D	(L1)	(L2)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
61	HOSJE	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20		
82	HOSJE	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25		
93	HOSJE	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28		
124	HOSJE	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34		

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Nippel-Kniestücke für Schläuche 45°



Ausführung	Werkstoff
HOSJH	Messing